


# Технический паспорт

## Фиксатор монтажной ленты

Артикульный номер: 6490944



Фиксатор монтажной ленты из нержавеющей стали, подходит к ассортименту изделий шириной 8 мм.

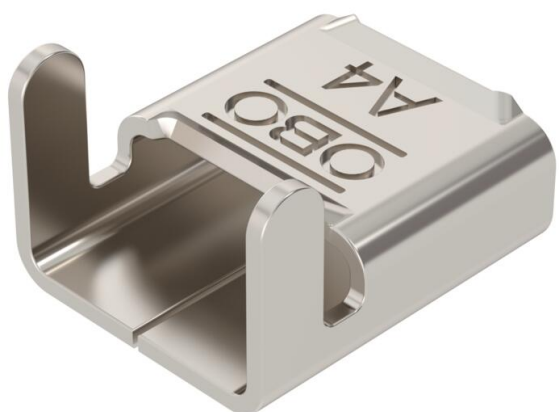

CE

- A4** Нержавеющая сталь 1.4404
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6490944
Тип	SBV 8 A4
Обозначение 1	Фиксатор монтажной ленты
Производитель	OBO
Размер	20x10
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,015 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Фиксатор монтажной ленты

Артикульный номер: 6490944



## Размеры

