


Технический паспорт

Стальная проволочная решетка



Артикульный номер: 7202963

Стальная проволочная решетка применяется в качестве опоры и защиты, диаметр проволоки 4 мм.

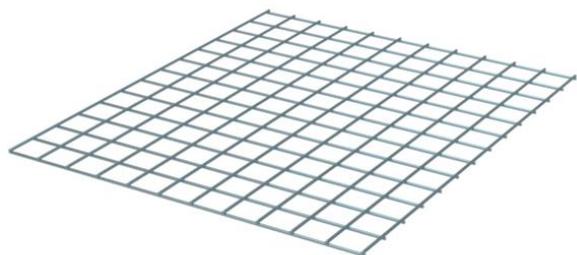


St	Сталь
FT	горячая оцинковка

Исходные данные

Артикульный номер	7202963
Тип	SDG-1
Обозначение 1	Стальная проволочная решетка
Обозначение 2	малая
Производитель	OBO
Размер	600x500mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	135 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

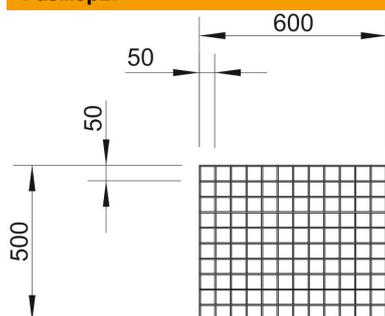

Размер	600x500
Размер B	500 мм
Размер L	600 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Стальная проволочная решетка
-----------------	------------------------------