


Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7403980



Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).

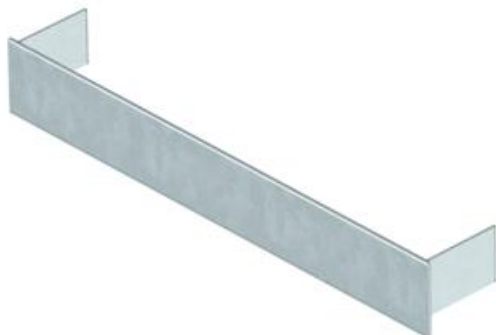


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7403980
Тип	SES 19027
Обозначение 1	Торцевая заглушка
Производитель	OBO
Размер	190x27mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

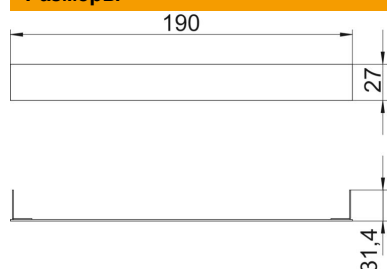

Ширина	190 мм
Высота	28 мм
Размер a	190 мм
Размер h	27 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7403980



Технические характеристики

Область применения	Скрытая установка в стяжке
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала мин.	28 мм