


Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7404006



Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).

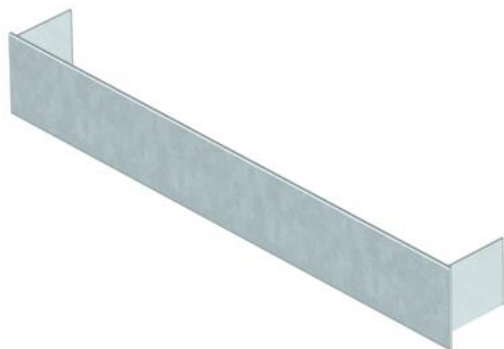

St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7404006
Тип	SES 25037
Обозначение 1	Торцевая заглушка
Производитель	OBO
Размер	250x37mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

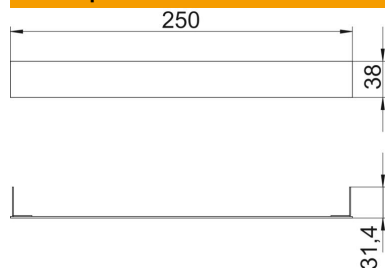

Ширина	250 мм
Высота	38 мм
Размер a	250 мм
Размер h	37 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7404006



Технические характеристики

Область применения	Скрытая установка в стяжке
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба мин.	250 мм
Высота канала мин.	38 мм