


# Технический паспорт

## Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7404022



Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).

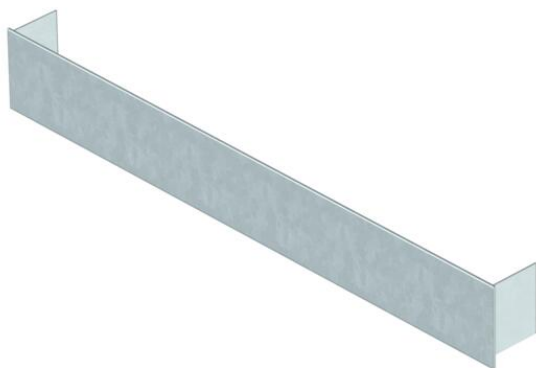


**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7404022
Тип	SES 35047
Обозначение 1	Торцевая заглушка
Производитель	OBO
Размер	350x47mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

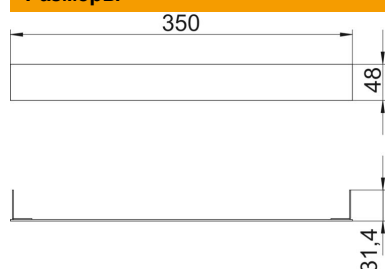

Ширина	350 мм
Высота	48 мм
Размер a	350 мм
Размер h	47 мм

# Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикульный номер: 7404022



## Технические характеристики

Область применения	Скрытая установка в стяжке
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба мин.	350 мм
Высота канала мин.	48 мм