


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2

Артикульный номер: 6003629

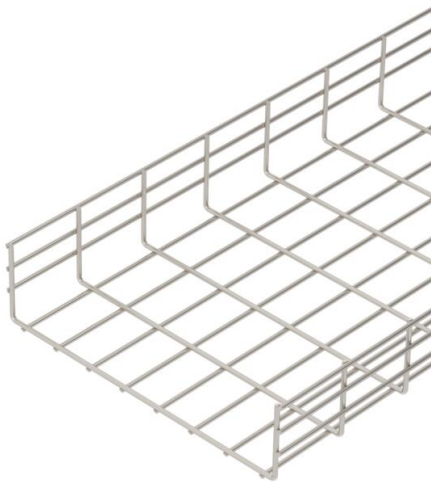

Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	6003629
Тип	SGR 105 400 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Производитель	OBO
Размер	105x400x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	426,333 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2

Артикульный номер: 6003629



Размеры

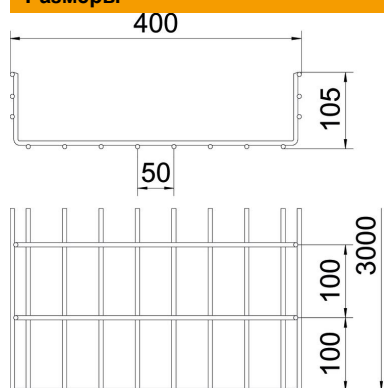

Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Ширина	15,75 in
Высота	105 мм
Высота	4,13 in
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	363 см ²
Полезное поперечное сечение	36300 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2

Артикульный номер: 6003629

