

Технический паспорт

Боковой держатель, универсальный А4

Артикульный номер: 6015328



Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015328
Тип	SHU M12 A4
Обозначение 1	Боковой держатель универсал.
Производитель	OBO
Размер	75x36x2
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4648 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Боковой держатель, универсальный А4

Артикульный номер: 6015328



Размеры

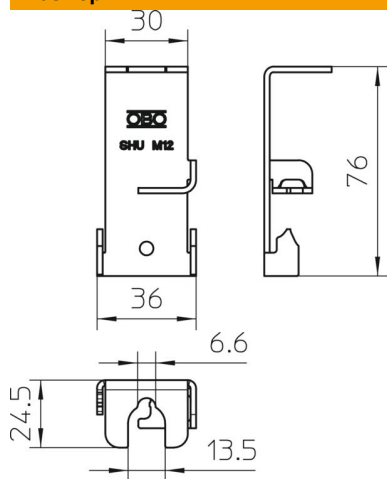

Длина	76 мм
Ширина	36 мм
Высота	25 мм

Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	0,5 кН
----------------------	--------