


Технический паспорт

Подвесной уголок для крепления кабельного ввода

Артикульный номер: 6015425



Подвесной уголок с отверстиями для кабельных вводов

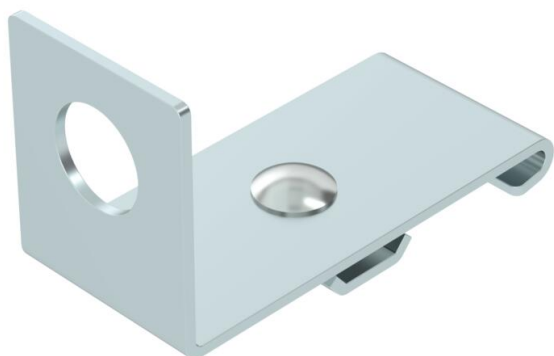

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015425
Тип	SH KAB 20 FS
Обозначение 1	Подвесной уголок
Обозначение 2	для кабельного ввода M20
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3849 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесной уголок для крепления кабельного ввода

Артикульный номер: 6015425



Размеры

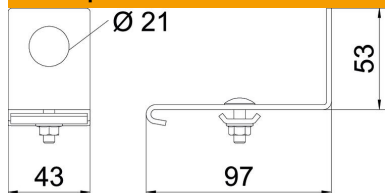

Размер	53 x 97
--------	---------

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	20 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет