

Технический паспорт

Подвесной уголок для крепления кабельного ввода

Артикульный номер: 6015433



Подвесной уголок с отверстиями для кабельных вводов



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015433
Тип	SH KAB 25 FS
Обозначение 1	Подвесной уголок
Обозначение 2	для кабельного ввода M25
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3854 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесной уголок для крепления кабельного ввода

Артикульный номер: 6015433



Размеры

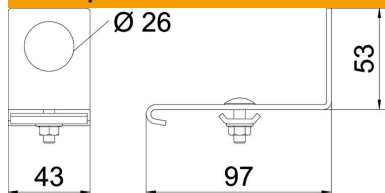

Размер 53 x 97

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет