

Технический паспорт

Подвесной уголок FT

Артикульный номер: 6015338



Подвесной уголок для проволочных лотков.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 6015338 |
| Тип | SH M10 FT |
| Обозначение 1 | Подвесной уголок |
| Обозначение 2 | для проволочного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | 58x31 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 5,65 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1266 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Подвесной уголок FT


Артикульный номер: 6015338



Размеры

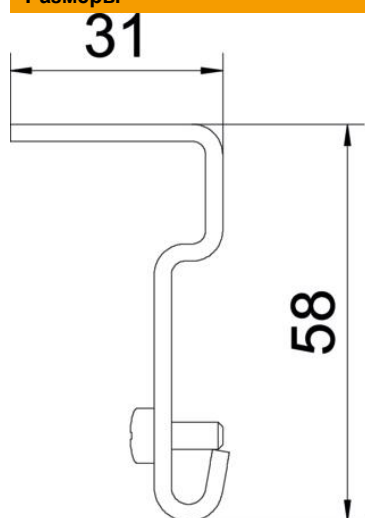

Размер 31 x 58

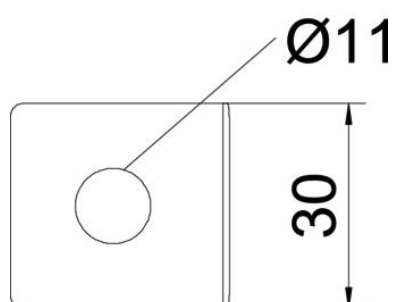

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Диаметр отверстия | 11 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |