


Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикульный номер: 3160742



Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.

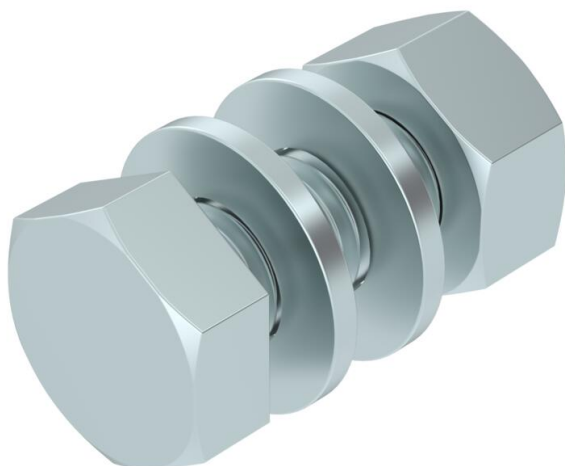

St

Сталь


F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	3160742
Тип	SKS 10x30 F
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M10x30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,995 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

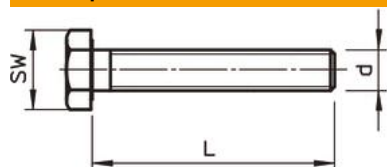

Длина	30 мм
Размер d	10 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикульный номер: 3160742



Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M 10 x 30
Метрическая резьба	10
Шаг резьбы	1,5 мм
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Размер под ключ	17
Полная резьба	да