

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156788



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	3156788
Тип	SKS M12x30 ZL
Обозначение 1	Винт с шестигранной головкой
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	M12x30
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0022 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156788



Размеры

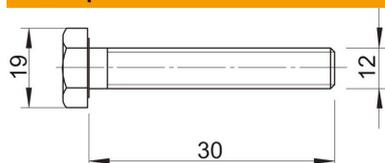

Длина	30 мм
Размер d	12 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	нет
Размер под ключ	19