

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156792



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.



CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	3156792
Тип	SKS M12x50 ZL
Обозначение 1	Винт с шестигранной головкой
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	M12x50
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,34 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1273 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156792



Размеры

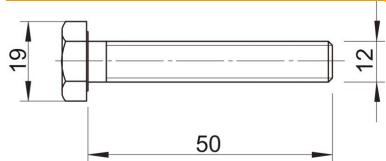

Длина	50 мм
Размер d	12 мм
Размер L	50 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	50 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	нет
Размер под ключ	19
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет