

# Технический паспорт

## Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156794



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 3156794                             |
| Тип                                                        | SKS M12x60 ZL                       |
| Обозначение 1                                              | Винт с шестигранной головкой        |
| Lieferbar ab                                               | 01.04.2019                          |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | M12x60                              |
| Материал                                                   | Сталь                               |
| Поверхность                                                | Цинк-ламельное покрытие             |
| Стандарт поверхности                                       |                                     |
| Минимальная единица продажи                                | 50                                  |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 6,08 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1403 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156794



## Размеры

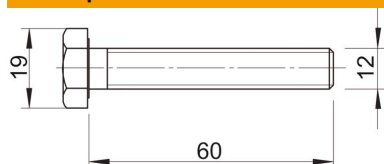

|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 60 мм |
| Размер d | 12 мм |
| Размер L | 60 мм |

## Технические характеристики

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Класс прочности     | 8.8                           |
| Резьба              | M12                           |
| Метрическая резьба  | 12                            |
| Вид резьбы          | Метрический                   |
| Длина резьбы        | 60 мм                         |
| Форма головки       | Шестигранник (гексагональный) |
| с фланцем           | нет                           |
| С гайкой            | нет                           |
| С подкладной шайбой | нет                           |
| Размер под ключ     | 19                            |
| Винтовая система    | Шестигранник (гексагональный) |
| Самофиксирующийся   | нет                           |
| Полная резьба       | да                            |
| Левая резьба        | нет                           |