

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156710



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	3156710
Тип	SKS M6x30 ZL
Обозначение 1	Винт с шестигранной головкой
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	M6x30
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,78 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0005 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156710



Размеры

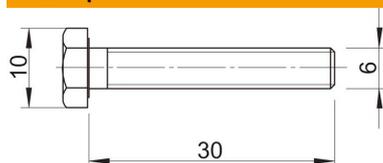

Длина	30 мм
Размер d	6 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	нет
Размер под ключ	10