

# Технический паспорт

## Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156734



Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Артикульный номер                             | 3156734                      |
| Тип                                           | SKS M8x50 ZL                 |
| Обозначение 1                                 | Винт с шестигранной головкой |
| Lieferbar ab                                  | 01.04.2019                   |
| Производитель                                 | OBO                          |
| Размер                                        | M8x50                        |
| Материал                                      | Сталь                        |
| Поверхность                                   | Цинк-ламельное покрытие      |
| Стандарт поверхности                          |                              |
| Минимальная единица продажи                   | 100                          |
| Единица расхода                               | Шт.                          |
| Масса                                         | 2,15 кг                      |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                   |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,0013 кг COe / 1 Шт.        |


# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикульный номер: 3156734



## Размеры

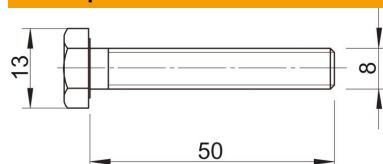

|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 50 мм |
| Размер d | 8 мм  |
| Размер L | 50 мм |

## Технические характеристики

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Класс прочности     | 8.8 |
| Резьба              | M8  |
| Метрическая резьба  | 8   |
| С гайкой            | нет |
| С подкладной шайбой | нет |
| Размер под ключ     | 13  |