

Технический паспорт


Контрольная Т-образная секция без резьбы

Артикульный номер: 2047588



Т-образная секция для соединения труб без резьбы.

Со съёмной крышкой для проводки и последующего контроля

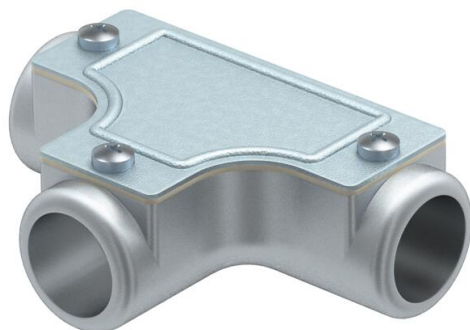

Алюминиевое литьё под давлением

Исходные данные

Артикульный номер	2047588
Тип	SKT16W ALU
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø16mm
Материал	Алюминиевое литьё под давлением
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	6,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8802 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Контрольная Т-образная секция без резьбы

Артикульный номер: 2047588



Размеры

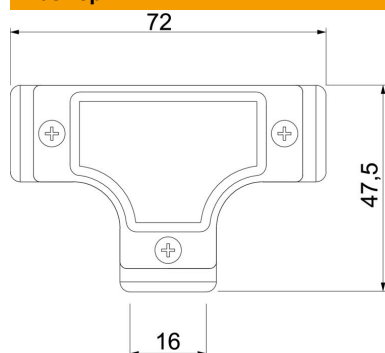

Длина	72 мм
Размер D	47,5 мм
Размер L	72 мм
Размер I	16 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Размер	16
Не содержит галогенов	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет