


# Технический паспорт

## Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225968



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.  
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

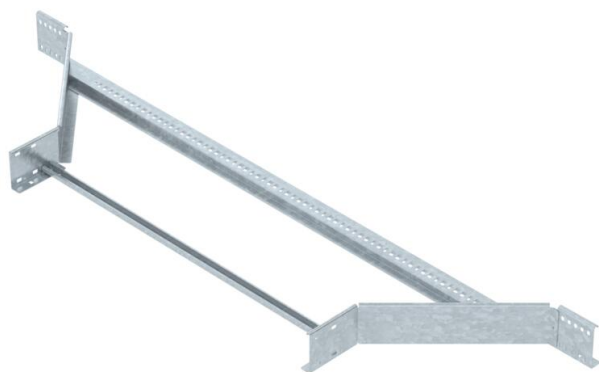

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6225968
Тип	SLAA 11100 R3 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x1000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	774 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	21,2909 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225968



## Размеры

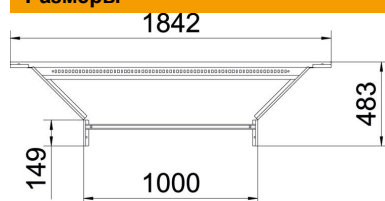

Ширина	1 000 мм
Высота	110 мм
Размер В	1 000 мм
Размер R	300 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм