

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225970



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225970
Тип	SLAA 11120 R3 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x1200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	837 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	27,1748 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225970



Размеры

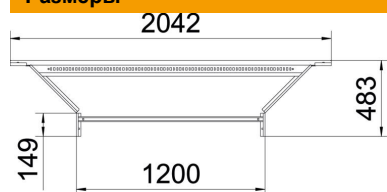

Ширина	1 200 мм
Высота	110 мм
Размер B	1 200 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм