


# Технический паспорт

## Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225954



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.  
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

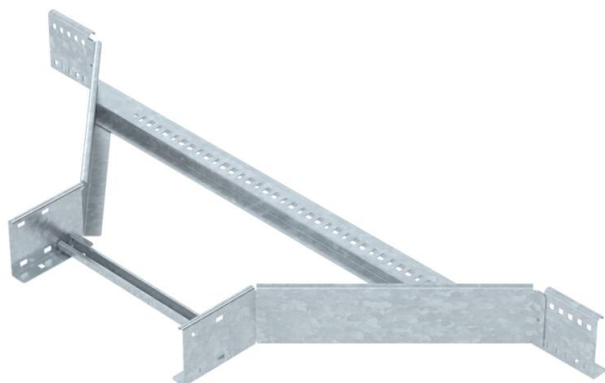

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6225954                               |
| Тип  | SLAA 1140 R3 FT                       |
| Обозначение 1  | Т-образ./крестовое соединение         |
| Обозначение 2  | д.каб лотк лестн типа                 |
| Производитель  | OBO                                   |
| Размер   | 110x400                               |
| Цвет   | цинковый                              |
| Материал   | Сталь                                 |
| Поверхность  | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                     |
| Единица расхода  | Шт.                                   |
| Масса  | 587 кг                                |
| Единица веса   | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 15,4989 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.  |


# Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225954



## Размеры

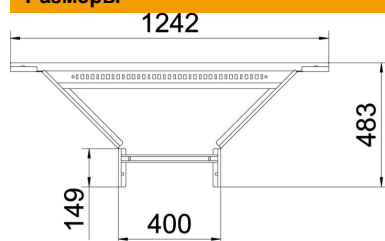

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 400 мм |
| Высота   | 110 мм |
| Размер B | 400 мм |
| Размер R | 300 мм |

## Технические характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция перекладин             | Профиль перфорированный |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль         |
| Конструкция соединителей           | Без соединителя         |
| Повышение живучести конструкции    | нет                     |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний | нет                     |
| Толщина борта                      | 2 мм                    |