

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225190



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225190
Тип	SLB90 11100R3FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x1000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1470 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	35,416 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225190



Размеры

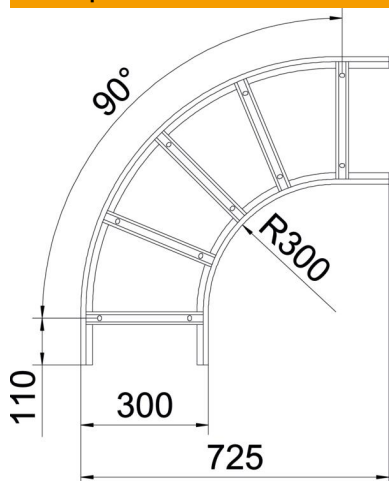

Ширина	1 000 мм
Высота	110 мм
Размер В	1 000 мм
Размер R	1 000 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм