

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225176



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.  
Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6225176
Тип	SLB 90 1140R3 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	678,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	15,402 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225176



## Размеры

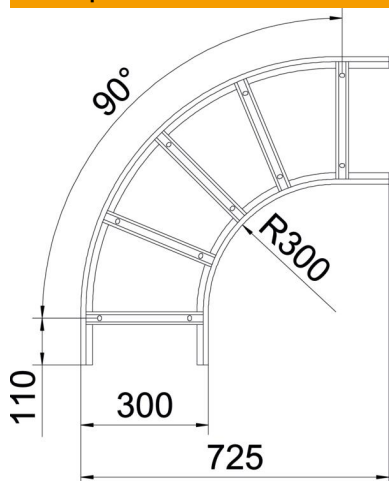

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Размер B	400 мм
Размер R	400 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм