

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225178



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225178
Тип	SLB 90 1145R3 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x450
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	720,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	16,5512 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6225178



Размеры

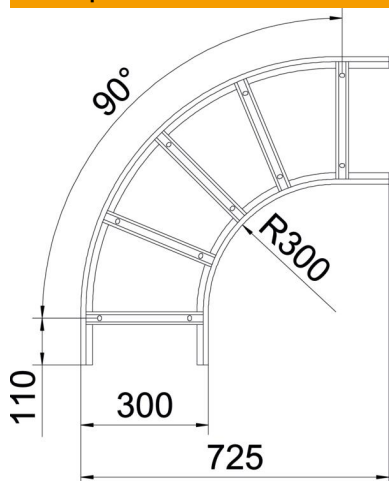

Ширина	450 мм
Высота	110 мм
Размер В	450 мм
Размер R	450 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм