


Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT

Артикульный номер: 6225550



Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 110 мм.

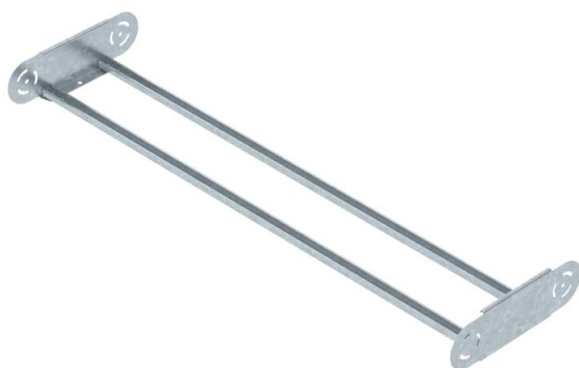

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225550
Тип	SLGBE 11120 FT
Обозначение 1	Элемент вертик регулир угла
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x1200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	362,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT

Артикульный номер: 6225550



Размеры

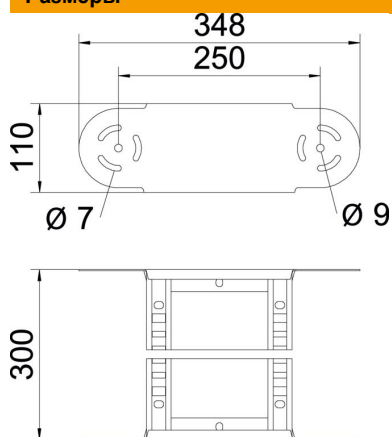

Ширина	1 200 мм
Высота	110 мм
Размер B	1 200 мм
Размер R	1 200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм