

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010555



Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.

Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.



St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6010555
Тип	SLM 50 C40 11 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	1100x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	821 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м

Артикульный номер: 6010555



Размеры

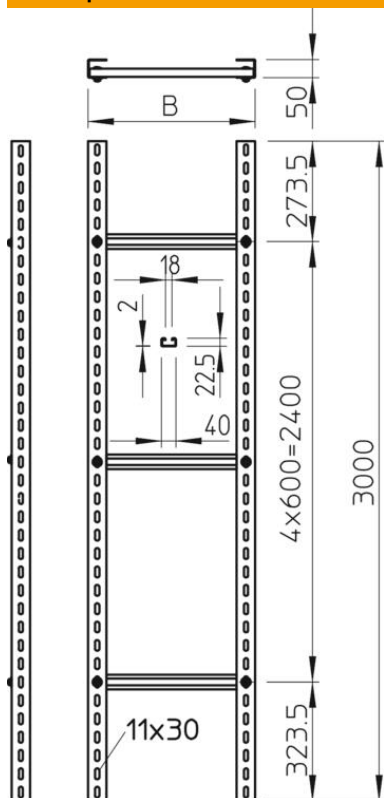

Длина	3 000 мм
Ширина	1 100 мм
Высота	50 мм
Размер В	1 100 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	2,5 мм