

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010563



Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.

Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.



St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения


Исходные данные	
Артикульный номер	6010563
Тип	SLM 50 C40 12 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	1200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	848,667 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010563



Размеры

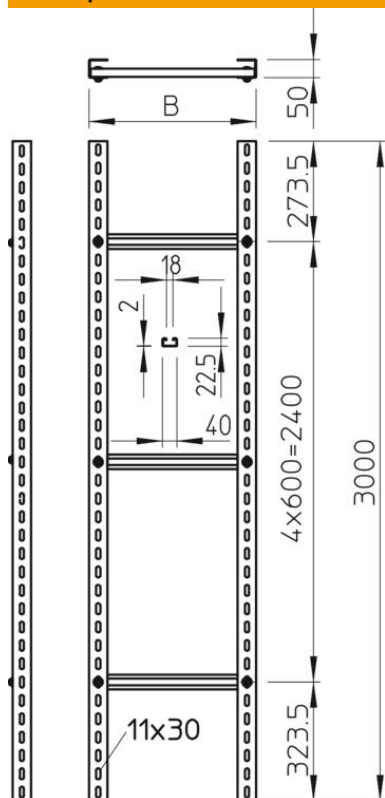

Длина	3 000 мм
Ширина	1 200 мм
Высота	50 мм
Размер В	1 200 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	2,5 мм