

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010512



Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.

Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6010512
Тип	SLM 50 C40 7 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	700x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	710,667 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Артикульный номер: 6010512



Размеры

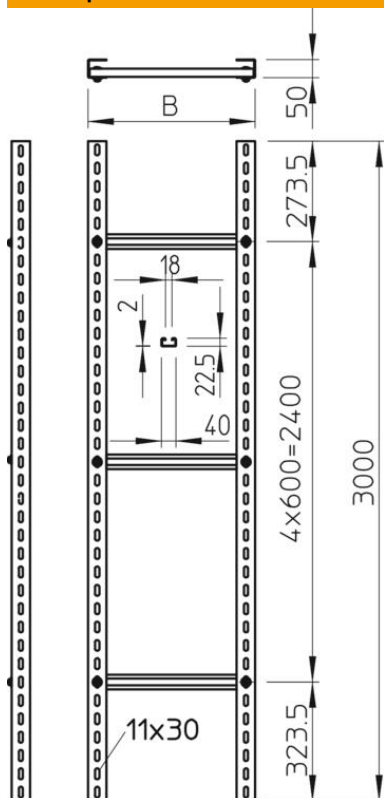

Длина	3 000 мм
Ширина	700 мм
Высота	50 мм
Размер B	700 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	2,5 мм