

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами C40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013449



Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.
Кабельный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии.
Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6013449
Тип	SLS 80 C40 8 FT
Обозначение 1	Промышл верт лоток лестн типа
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	800x6000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	1443 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами С40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013449



Размеры

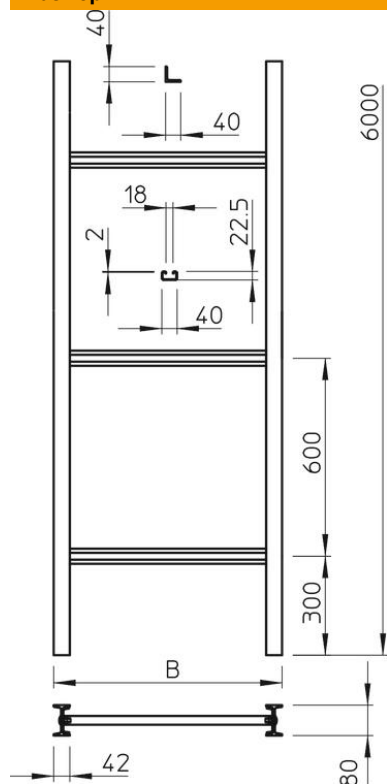

Длина	6 000 мм
Ширина	800 мм
Высота	80 мм
Размер В	800 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	I-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм