

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами C40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013457



Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов. Кабельный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии. Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6013457
Тип	SLS 80 C40 9 FT
Обозначение 1	Промышл верт лоток лестн типа
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	900x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	1470,667 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	32,1607 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами С40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013457



Размеры

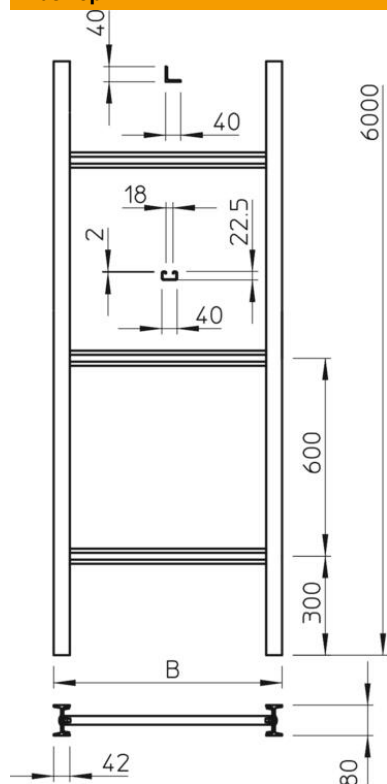

Длина	6 000 мм
Ширина	900 мм
Высота	80 мм
Размер В	900 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	I-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм