


Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225368



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.

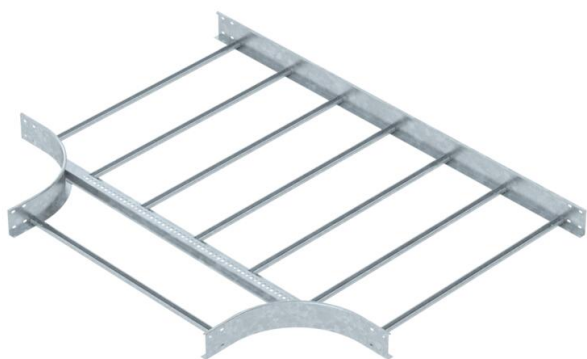

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225368
Тип	SLT 11100 R3 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x1000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1801,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	43,4718 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225368



Размеры

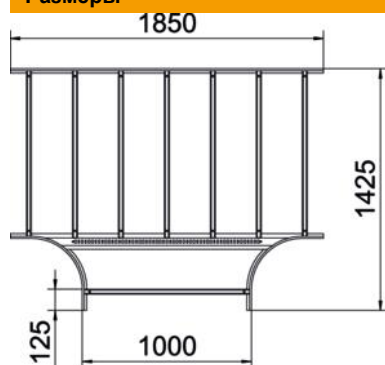

Ширина	1 000 мм
Высота	110 мм
Размер B	1 000 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	2 мм