

# Технический паспорт

## Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146925



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



РА полиамид

### Исходные данные

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Артикульный номер           | 2146925              |
| Тип                         | SQ-17 T20 SWS        |
| Обозначение 1               | Зажим starQuick      |
| Производитель               | OBO                  |
| Размер                      | 16-20mm              |
| Цвет                        | ярко-белый; RAL 9003 |
| Материал                    | Полиамид             |
| Минимальная единица продажи | 1                    |
| Единица расхода             | Упаковочная единица  |
| Масса                       | 12,82 кг             |
| Единица веса                | кг/100 упак. ед-ц    |


# Технический паспорт

## Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146925



### Размеры

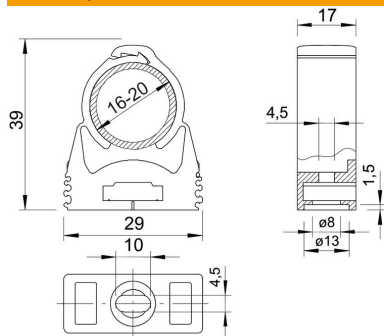

|          |       |
|----------|-------|
| Размер A | 29 мм |
| Размер B | 17 мм |
| Размер H | 39 мм |

### Технические характеристики

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Подключается в ряд       | да                                                                    |
| Количество кабелей/труб  | 1                                                                     |
| Параметры вытягивания    | 700 N                                                                 |
| Вид крепления            | отверстие под винт                                                    |
| Разрушающая нагрузка     | 700 кН                                                                |
| Трудновоспламеняющийся   | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C |
| Закрытый                 | да                                                                    |
| Не содержит галогенов    | да                                                                    |
| Со вставкой              | нет                                                                   |
| Номинальный размер/текст | 17-19                                                                 |
| Система фиксации         | да                                                                    |
| Монтаж скобы             | Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8                        |
| Диапазон зажима D макс.  | 20 мм                                                                 |
| Диапазон зажима D мин.   | 16 мм                                                                 |
| Устойчив к УФ            | да                                                                    |