

Технический паспорт

Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146215



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом \varnothing до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикульный номер | 2146215 |
| Тип | SQ-28 LGR |
| Обозначение 1 | Зажим starQuick |
| Производитель | OBO |
| Размер | 27,5-32mm |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Полиамид |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,07 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146215



Размеры

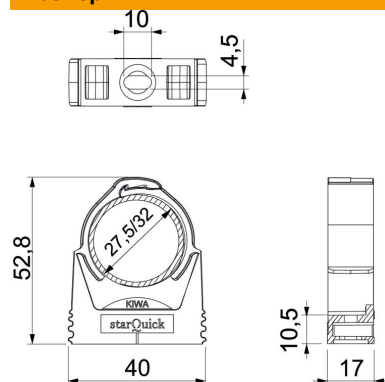

| | |
|----------|---------|
| Размер A | 40 мм |
| Размер B | 17 мм |
| Размер E | 10 мм |
| Размер F | 4,5 мм |
| Размер h | 10,5 мм |
| Размер H | 52,8 мм |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Подключается в ряд | да |
| Количество кабелей/труб | 1 |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| Разрушающая нагрузка | 0,9 кН |
| Трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C |
| Закрытый | да |
| Не содержит галогенов | да |
| Со вставкой | нет |
| Номинальный размер/текст | 28-32 |
| Система фиксации | да |
| Монтаж скобы | Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8 |
| Диапазон зажима D макс. | 32 мм |
| Диапазон зажима D мин. | 27,5 мм |
| Устойчив к УФ | да |