

Технический паспорт

Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146929



Зажим, рассчитанный на высокую нагрузку, для крепления электрических и канализационных труб из пластика и металла, а также для электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене, потолке и стальных конструкциях внутри помещения и снаружи. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения друг за другом Ø до 28 мм, с зажимом OBO Quick или starQuick. Для высокой нагрузки в сочетании с двойным держателем. Для изменяемого расстояния и количества зажимов на профильной шине.



РА полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2146929
Тип	SQ-32 T10 SWS
Обозначение 1	Зажим starQuick
Производитель	OBO
Размер	31,2-35,8mm
Цвет	ярко-белый; RAL 9003
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	12,05 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц


Технический паспорт

Зажим starQuick

Артикульный номер: 2146929



Размеры

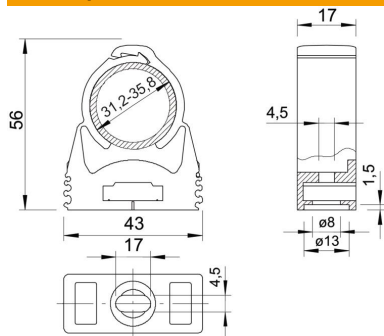

Размер A	43,1 мм
Размер B	17 мм
Размер H	56 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	1000 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	1000 кН
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Закрытый	да
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер/текст	32-35
Система фиксации	да
Монтаж скобы	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Диапазон зажима D макс.	35,8 мм
Диапазон зажима D мин.	31,2 мм
Устойчив к УФ	да