


Технический паспорт

Опорный кронштейн BKRS FT

Артикульный номер: 6044547



Кронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.

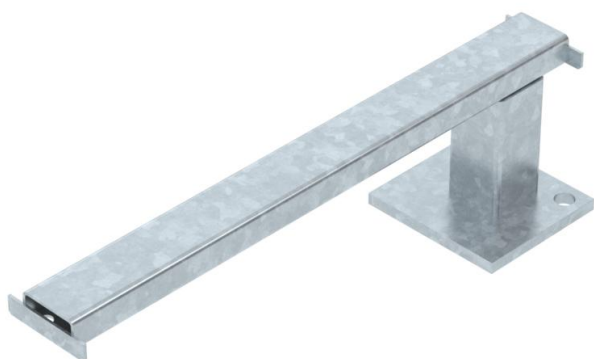

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6044547
Тип	STA BKRS 400 FT
Обозначение 1	Опорный кронштейн
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков
Производитель	OBO
Размер	B=400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	138,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорный кронштейн BKRS FT



Артикульный номер: 6044547

Размеры

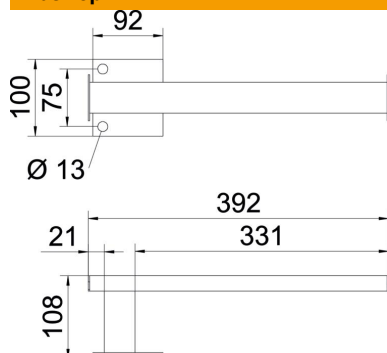

Длина	100 мм
Ширина	392 мм
Высота	108 мм
Размер B	392 мм
Размер b1	23 мм
Размер b2	329 мм
Размер D	13 мм

Технические характеристики

Исполнение	Кронштейн
Исполнение	Прочее
для ширины макс.	400 мм
для ширины мин.	400
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	400 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Нержавеющая сталь, протравленная	нет