

Технический паспорт

Опорный кронштейн BKRS FT

Артикульный номер: 6044553



Кронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6044553
Тип	STA BKRS 600 FT
Обозначение 1	Опорный кронштейн
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков
Производитель	OBO
Размер	B=600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	172,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорный кронштейн BKRS FT

Артикульный номер: 6044553



Размеры

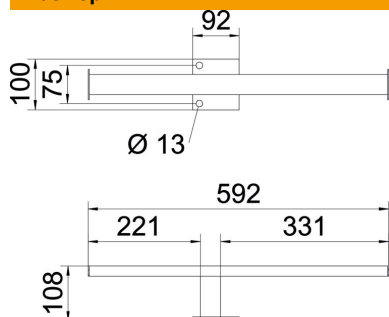

Длина	108 мм
Ширина	592 мм
Высота	108 мм
Размер B	592 мм
Размер b1	223 мм
Размер b2	329 мм
Размер D	13 мм

Технические характеристики

Исполнение	Кронштейн
Исполнение	Прочее
для ширины макс.	600 мм
для ширины мин.	600
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	600 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Нержавеющая сталь, протравленная	нет