

Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
одинарная

Артикульный номер: 6120302



Розетка с заземляющим контактом 2К+3, одинарная, 33°, с кодом, с защитными шторками, с 2-полюсными автоматическими клеммами, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.

Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120302
Тип	STD-D3K SRO1
Обозначение 1	Розетка 33° одинарная, с кодом
Обозначение 2	с защитным контактом
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный; RAL 3001
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,142 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
одинарная


Артикульный номер: 6120302



Размеры

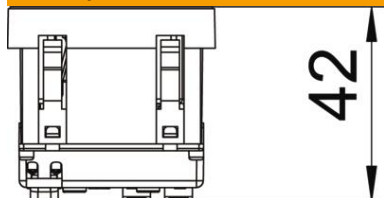

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

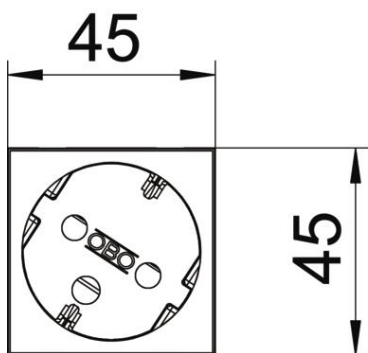

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	1
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да

Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
одинарная

Артикульный номер: 6120302



Технические характеристики

Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	да
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	33°
Глубина	42 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Защита от перенапряжений	нет