

Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом, тройная

Артикульный номер: 6120306



Розетка с заземляющим контактом 2К+З, тройная, 33°, с кодом, с защитными шторками, с 2-полюсными автоматическими клеммами, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.

Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120306
Тип	STD-D3K SRO3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная, с кодом
Обозначение 2	с защитным контактом
Производитель	OBO
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный; RAL 3001
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4774 кг CO ₂ e / 1 Шт.


 
Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом, тройная

Артикульный номер: 6120306



Размеры

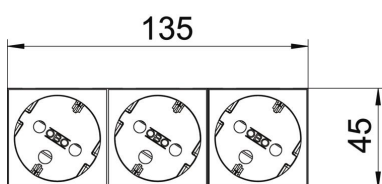

Ширина	135 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	3
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	да
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V

Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
тройная

Артикульный номер: 6120306



Технические характеристики

Номинальный ток	16 А
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	33°
Глубина	42 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Защита от перенапряжений	нет