

# Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная

Артикульный номер: 6120244



Розетка со стержнем заземления двойная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.



PC Поликарбонат

## Исходные данные

|  |                        |
|--|------------------------|
| Артикульный номер                              | 6120244                |
| Тип  | STD-F3 ROR2            |
| Обозначение 1                                  | Розетка 33° двойная    |
| Обозначение 2                                  | с заземляющим стержнем |
| Производитель                                  | OBO                    |
| Размер   | 250V, 10/16A           |
| Цвет   | оранжевый; RAL 2004    |
| Материал                                       | Поликарбонат           |
| Минимальная единица продажи                    | 1                      |
| Единица расхода                                | Шт.                    |
| Масса  | 7,5 кг                 |
| Единица веса                                   | кг/100 шт.             |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,3824 кг CO2e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная

Артикульный номер: 6120244



## Размеры

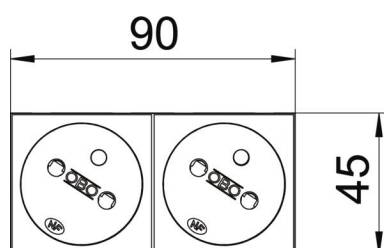

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 45 мм |

## Технические характеристики

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Накладка  | Центральная плата           |
| Запираемый                                      | нет                         |
| Anschlussart                                    | Клеммный зажим              |
| Количество единиц                               | 2                           |
| Количество модулей (при модульной конструкции)  | 2                           |
| Количество розеток, переключаемых               | 0                           |
| Количество контактов                            | 2                           |
| Надпечатка/маркировка                           | Без маркировки              |
| Исполнение                                      | двойная 33°                 |
| Конструкция поверхности                         | матовый                     |
| Исполнение                                      | Штифт заземляющего контакта |
| Выбрасывающий механизм                          | нет                         |
| Вид крепления                                   | einrasten                   |
| Поле для маркировки                             | нет                         |
| Рабочая температура, макс.                      | 40 C                        |
| Рабочая температура, мин.                       | -5 C                        |
| усиленная защита от прикосновения               | да                          |
| Защита от тока утечки                           | нет                         |
| Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) | нет                         |
| Не содержит галогенов                           | да                          |
| Изолированная установка                         | нет                         |
| Откидная крышка                                 | нет                         |
| Кодировка                                       | нет                         |
| Контрольный свет                                | нет                         |
| С включателем/выключателем                      | нет                         |
| Со слаботочным предохранителем                  | нет                         |
| С функциональным освещением                     | нет                         |

# Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная

Артикульный номер: 6120244



## Технические характеристики

|  |                            |
|--|----------------------------|
| С освещением для ориентирования в пространстве | нет                        |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал            |
| Номинальное напряжение                         | 250 V                      |
| Номинальный ток                                | 16 A                       |
| Вид защиты                                     | прочее                     |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока |
| Конструкция розеток                            | NF                         |
| Угол розеток                                   | 33°                        |
| Глубина  | 39 мм                      |
| Прозрачный                                     | нет                        |
| Диагональная центральная вставка               | да                         |
| Zulassungen                                    | VDE                        |
| Защита от перенапряжений                       | нет                        |