


Технический паспорт

Опорный профиль 100 FS

Артикульный номер: 6044596



Опорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу. Z-образный профиль для увеличения жесткости конструкции, а также от попадания инородных тел в пространство под лотками.

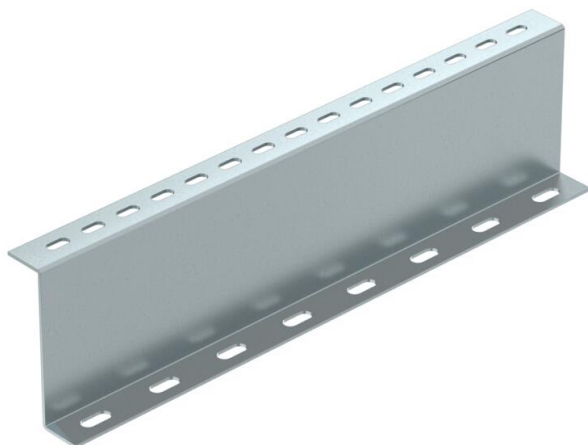

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6044596
Обозначение 1	Профиль разделительной полочки
Обозначение 2	Z-образная, для BKRS
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	223,4 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Опорный профиль 100 FS


Артикульный номер: 6044596



Размеры

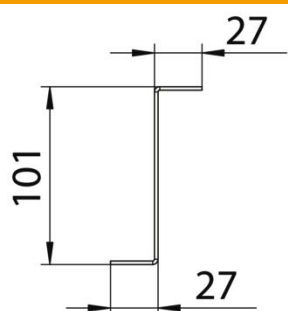

Длина	3 000 мм
Ширина	3 000 мм
Высота	100 мм
Размер L	118 in
Размер L	3 000 мм

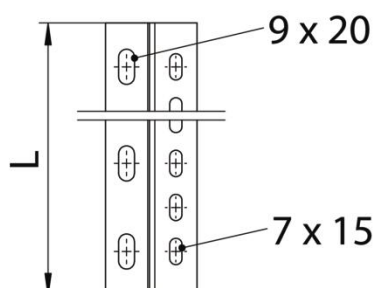

Технические характеристики

Толщина материала (дюймы)	0,08 in
Прочность материала	2 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет