


# Технический паспорт

## Опорный профиль 100 FS

Артикульный номер: 6044589



Опорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу. Z-образный профиль для увеличения жесткости конструкции, а также от попадания инородных тел в пространство под лотками.

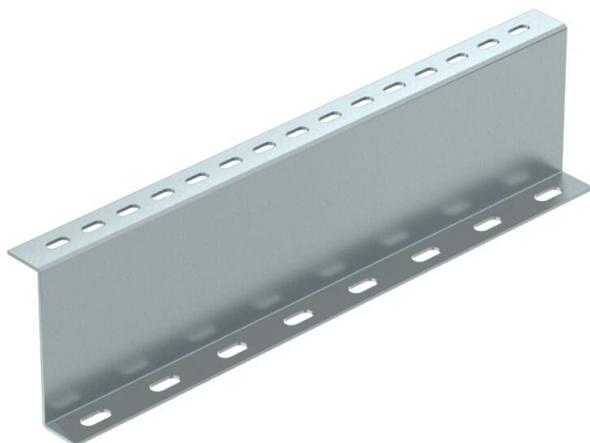

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6044589
Обозначение 1	Профиль разделительной полочки
Обозначение 2	Z-образная, для BKRS
Производитель	OBO
Размер	100x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	111,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Опорный профиль 100 FS


Артикульный номер: 6044589



### Размеры

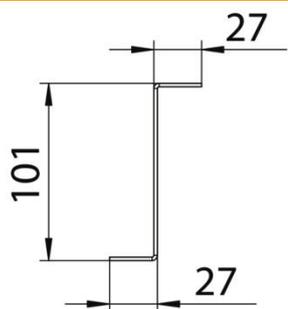

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	100 мм
Размер L	20 in
Размер L	500 мм

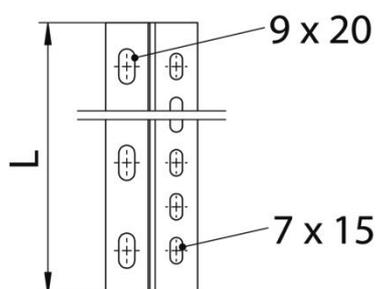

### Технические характеристики

Толщина материала (дюймы)	0,08 in
Прочность материала	2 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет