


Технический паспорт

Опорный профиль 100 FS

Артикульный номер: 6044591



Опорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу. Z-образный профиль для увеличения жесткости конструкции, а также от попадания инородных тел в пространство под лотками.

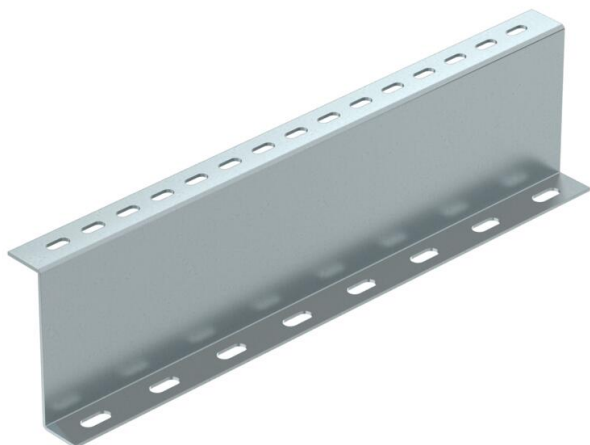

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6044591
Тип	STP Z 1060 FS
Обозначение 1	Профиль разделительной полочки
Обозначение 2	Z-образная, для BKRS
Производитель	OBO
Размер	100x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	127,34 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорный профиль 100 FS


Артикульный номер: 6044591



Размеры

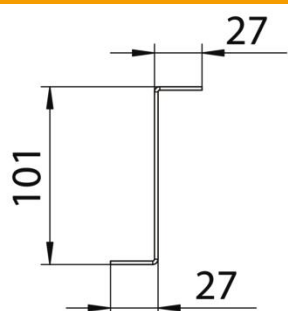

Длина	600 мм
Ширина	600 мм
Высота	100 мм
Размер L	24 in
Размер L	600 мм

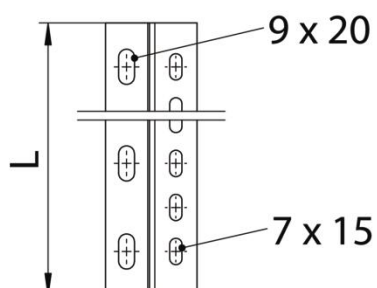

Технические характеристики

Толщина материала (дюймы)	0,08 in
Прочность материала	2 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет