

Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046770



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046770
Тип	SV16W A4
Обозначение 1	Соедин. муфта из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø16mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1211 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046770



Размеры

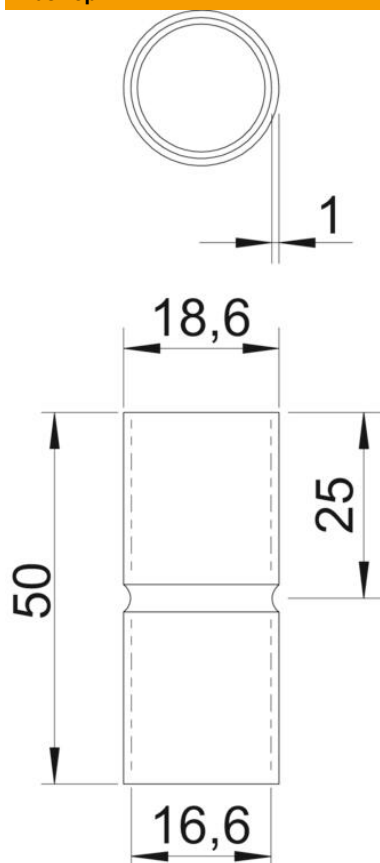

Длина	50 мм
Размер D	18,2 мм
Размер d	16,2 мм
Размер L	50 мм
Размер l	25 мм
Размер m (мм)	M16
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	16 мм
Размер	16
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет