

Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046584



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



St Сталь

PE50 PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046584
Тип	SV25W SW
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1262 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046584



Размеры

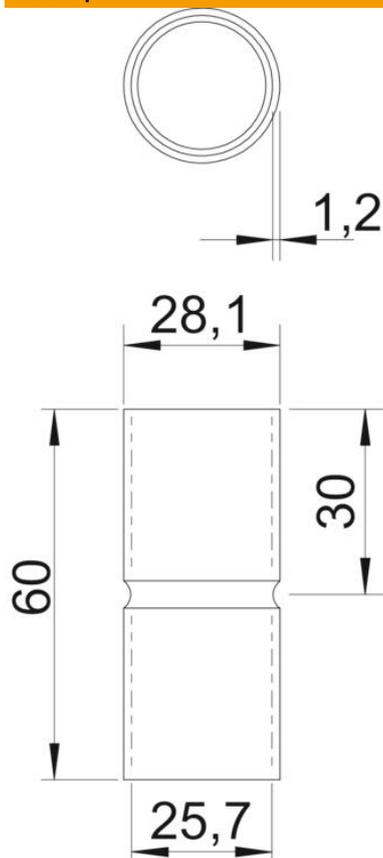

Длина	60 мм
Размер D	28,1 мм
Размер d	25,7 мм
Размер L	60 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1,2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	25 мм
Размер	25
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет