

# Технический паспорт

## Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046025



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

### Исходные данные

Артикульный номер	2046025
Тип	SV32W ALU
Обозначение 1	Соедин. муфта из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø32mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046025



## Размеры

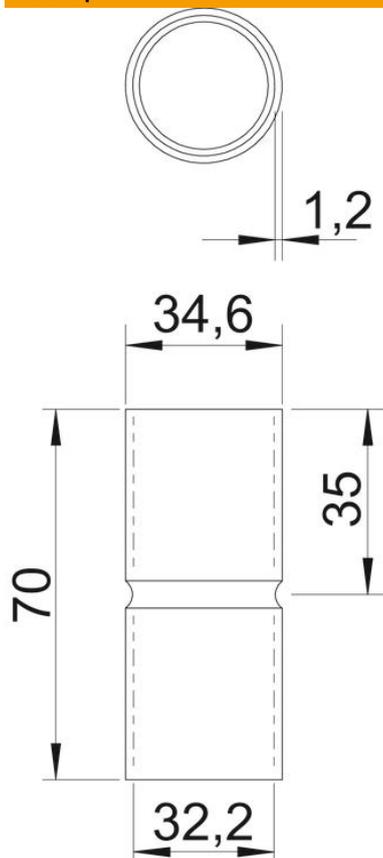

Длина	70 мм
Размер D	34,6 мм
Размер d	32,2 мм
Размер L	70 мм
Размер l	35 мм
Размер m (мм)	32
Размер t	1,2 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	32 мм
Размер	32
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет