

Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046585



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



St Сталь

PE50 PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046585
Тип	SV32W SW
Обозначение 1	Стальная муфта без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø32mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	7,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1907 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046585



Размеры

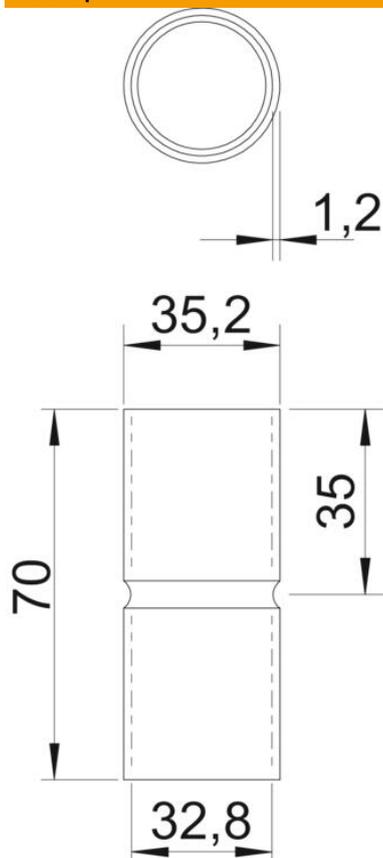

Длина	70 мм
Размер D	35,2 мм
Размер d	32,8 мм
Размер L	70 мм
Размер l	35 мм
Размер m (мм)	M32
Размер t	1,2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	32 мм
Размер	32
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет