

# Технический паспорт

## Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046774



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| A4 | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| 2B | без обработки, дообработанный               |

### Исходные данные

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 2046774                                     |
| Тип                                                        | SV40W A4                                    |
| Обозначение 1                                              | Соедин. муфта из нерж. стали                |
| Обозначение 2                                              | без резьбы                                  |
| Производитель                                              | OBO                                         |
| Размер                                                     | Ø40mm                                       |
| Материал                                                   | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                                       |                                             |
| Минимальная единица продажи                                | 10                                          |
| Единица расхода                                            | Шт.                                         |
| Масса                                                      | 10,3 кг                                     |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                  |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,5415 кг CO <sub>2</sub> е / 1 Шт.         |


# Технический паспорт

Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046774



## Размеры

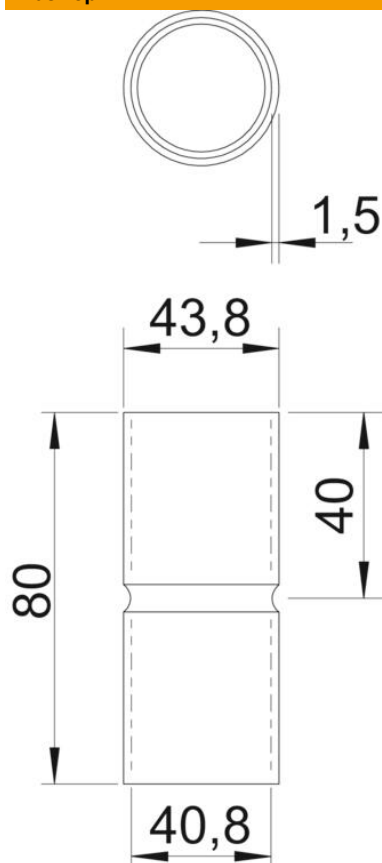

|               |         |
|---------------|---------|
| Длина         | 80 мм   |
| Размер D      | 42,7 мм |
| Размер d      | 40,2 мм |
| Размер L      | 80 мм   |
| Размер l      | 40 мм   |
| Размер m (мм) | M40     |
| Размер t      | 1,25 мм |

## Технические характеристики

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Исполнение                           | Без резьбы |
| Для труб диаметром                   | 40 мм      |
| Размер                               | 40         |
| Не содержит галогенов                | да         |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет        |
| Сатинированная поверхность           | да         |
| Полированная поверхность             | нет        |
| Диапазон рабочих температур макс.    | 400 C      |
| Диапазон рабочих температур мин.     | -45 C      |
| Двухсекционный                       | нет        |