

Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046026



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046026
Тип	SV40W ALU
Обозначение 1	Соедин. муфта из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046026



Размеры

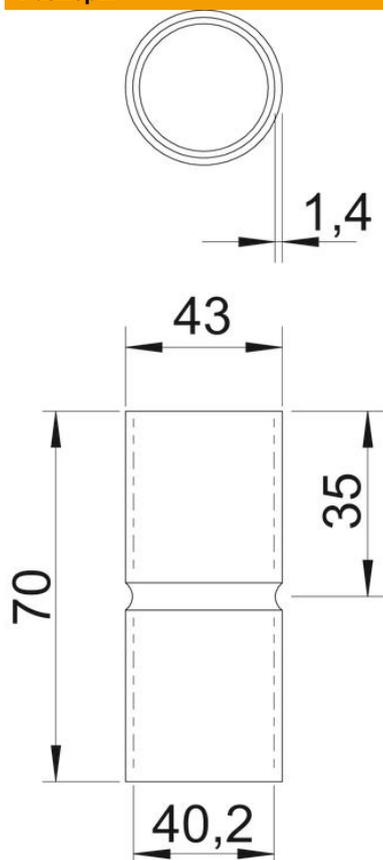

Длина	70 мм
Размер D	43 мм
Размер d	40,2 мм
Размер L	70 мм
Размер l	35 мм
Размер m (мм)	40
Размер t	1,4 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	40 мм
Размер	40
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет