

Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046028



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046028
Тип	SV63W ALU
Обозначение 1	Соедин. муфта из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикульный номер: 2046028



Размеры

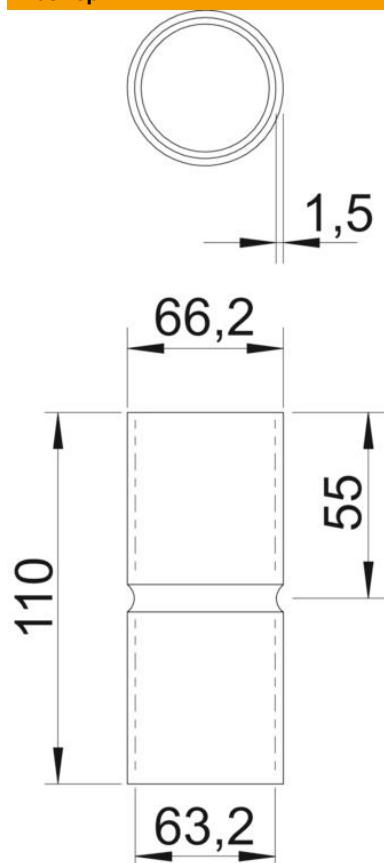

Длина	110 мм
Размер D	66,2 мм
Размер d	63,2 мм
Размер L	110 мм
Размер l	55 мм
Размер m (мм)	63
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	63 мм
Размер	63
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет