

Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046553



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



St

Сталь

DN

цинк/с никелевым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	2046553
Тип	SVM16W DN
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M16x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	с цинковым/никелевым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1493 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046553



Размеры

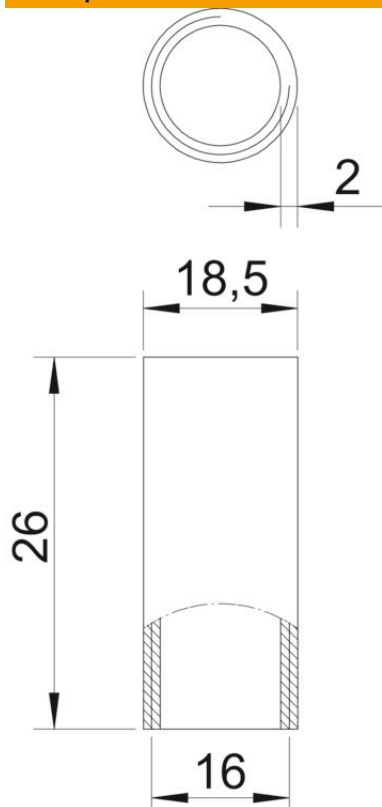

Длина	26 мм
Размер D	18,5 мм
Размер d	16 мм
Размер L	26 мм
Размер m (мм)	M16
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	16 мм
Резьба	M16x1,5
Размер	16
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет