

Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046556



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



St

Сталь

DN

цинк/с никелевым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	2046556
Тип	SVM25W DN
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M25x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	с цинковым/никелевым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,986 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1894 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046556



Размеры

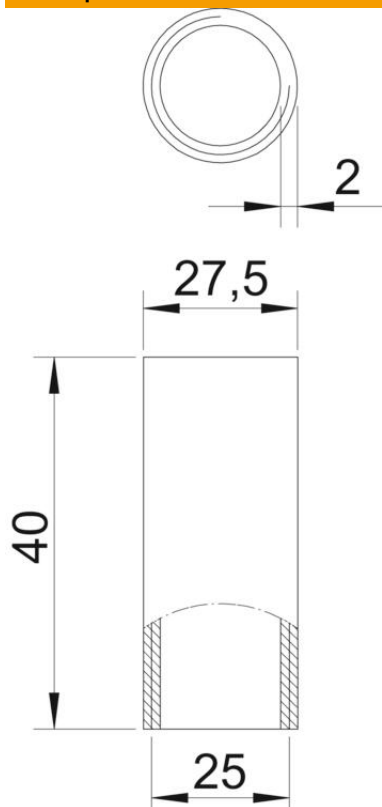

Длина	40 мм
Размер D	27,5 мм
Размер d	25 мм
Размер L	40 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Для труб диаметром	25 мм
Резьба	M25x1,5
Размер	25
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Двухсекционный	нет